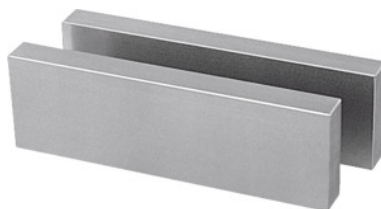


**Ograniczniki równoległe, para, wymiar nominalny rowka teowego: 8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375500 8
GTIN	4020772074265
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

Z tolerancją ujemną h7, dostosowane do rowków maszynowych o tolerancji H8. Wymiar wysokości z tolerancją IT5

Zastosowanie:

- jako ograniczniki w rowkach stołu obrabiarek;
- jako podkładki równoległe w przyrządach mocujących. Inne podkładki równoległe zob. nr 366400 – 366750.

Materiał:

Stal hartowana.

tolerancja szerokości h7: -0,015 mm

długość: 100 mm

wysokość: 25 mm

tolerancja wysokości IT5, parami: 0,009 mm

Opis techniczny

wysokość	25 mm
wymiar nominalny rowka teowego	8 mm
długość	100 mm
tolerancja wysokości IT5, parami	0,009 mm
tolerancja szerokości h7	-0,015 mm

typ

6350