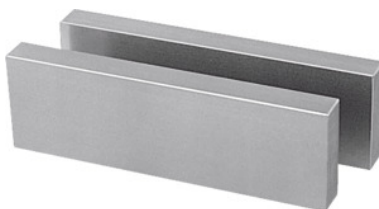


**Ograniczniki równoległe, para, wymiar nominalny rowka teowego: 14 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375500 14
GTIN	4020772074296
Klasa artykułu	35A

Opis**Wykonanie:**

Z tolerancją ujemną h7, dostosowane do rowków maszynowych o tolerancji H8. Wymiar wysokości z tolerancją IT5

Zastosowanie:

- jako ograniczniki w rowkach stołu obrabiarek;
- jako podkładki równoległe w przyrządach mocujących. Inne podkładki równoległe zob. nr 366400 – 366750.

Materiał:

Stal hartowana.

tolerancja szerokości h7: -0,018 mm

długość: 100 mm

wysokość: 50 mm

tolerancja wysokości IT5, parami: 0,011 mm

Opis techniczny

wysokość	50 mm
wymiar nominalny rowka teowego	14 mm
długość	100 mm
tolerancja wysokości IT5, parami	0,011 mm
tolerancja szerokości h7	-0,018 mm

typ

6350