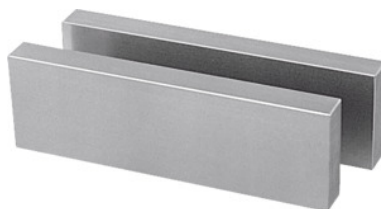


**Ograniczniki równoległe, para, wymiar nominalny rowka teowego: 18 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	375500 18
GTIN	4020772074319
Klasa artykułu	35A

**Opis****Wykonanie:**

Z tolerancją ujemną h7, dostosowane do rowków maszynowych o tolerancji H8. Wymiar wysokości z tolerancją IT5

**Zastosowanie:**

- jako ograniczniki w rowkach stołu obrabiarek;
- jako podkładki równoległe w przyrządach mocujących. Inne podkładki równoległe zob. nr 366400 – 366750.

**Materiał:**

Stal hartowana.

tolerancja szerokości h7: -0,018 mm

długość: 160 mm

wysokość: 63 mm

tolerancja wysokości IT5, parami: 0,013 mm

**Opis techniczny**

tolerancja wysokości IT5, parami	0,013 mm
wysokość	63 mm
długość	160 mm
tolerancja szerokości h7	-0,018 mm
wymiar nominalny rowka teowego	18 mm

typ

6350