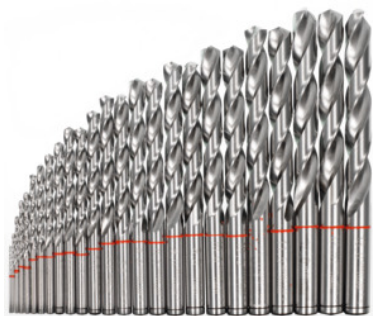


Garant**Zestawy wiertel krętych HSS/E nr 114400, do uzupełniania, bez powłoki, Typ: 1-13****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	115300 1-13
GTIN	4045197024886
Klasa artykułu	11B

Opis**Wykonanie:**

Zestawione z wiertel krętych DIN 338.

Szlifowane kształtowo: wysoka dokładność ruchu obrotowego i podziałki, precyzyjne zaszlifowanie ostrza. Wiertła do prac produkcyjnych.

wzmocniony rdzeń, niepowlekane.

Końcówka o kształcie C od wielk. 2 mm

chłodzenie wewnętrzne: nie

chwyt: Trzpień walcowy

zakres wiertel: 1 - 13 mm

liczba wiertel: 25

stopniowanie średnic wiertel co: 0,5 mm

Opis techniczny

liczba wiertel	25
stopniowanie średnic wiertel co	0,5 mm
zakres wiertel	1 - 13 mm
chwyt	Trzpień walcowy

Liczba zębów Z	2
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza 	HSS E
norma	DIN 338
typ	N
Tolerancja \varnothing nominalnej	h8
kąt wierzchołkowy	130 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
w kasecie,	nie
pierścień barwny	czerwone
Rodzaj produktu	Wiertła kręte