


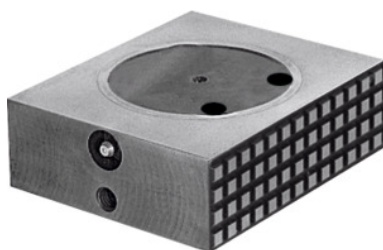

Szczęki wahliwe, ruchome, dla typu: 125



Dane zamówienia

Numer katalogowy	361660 125
GTIN	4250364400916
Klasa artykułu	34A

Opis

Wykonanie:

Szczęka ruchoma, z jednostronnym rowkowaniem.

Zastosowanie:

- do mocowania elementów o bokach nierównoległych
- Do mocowania wkładek stopniowych nr 361950; 361960; 361970.

Materiał:

Stal hartowana, powierzchnie szlifowane.

Pasuje do:

NC8, Garant-NC, Titan.

w dostawie::

Wraz ze śrubami mocującymi.

Opis techniczny

szerokość szczęk b	124,4 mm
wysokość szczęk h	39,5 mm
długość szczęk l	84 mm
dla typu	125
Pasujące do kodu barwnego	Titan2/TitanSense
Pasujące do kodu barwnego	Duo Plus

Pasujące do kodu barwnego	Titan
Pasujące do kodu barwnego	HiPo
Pasujące do kodu barwnego	TC
Pasujące do kodu barwnego	LC-GARANT
Pasujące do kodu barwnego	LC
Pasujące do kodu barwnego	LCV125G
Pasujące do kodu barwnego	NC8
Pasujące do kodu barwnego	HOLEX NC
Rodzaj produktu	Szczęki do imadeł