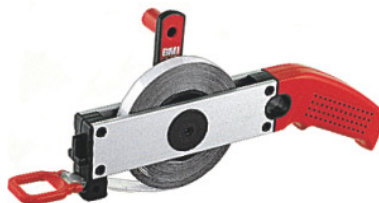


**Taśmy miernicze ze stali, nierdzewne, w obudowie ramowej, długość taśmy: 30m****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	464850 30
GTIN	4007368048992
Klasa artykułu	46M

Opis**Wykonanie:**

Obudowa: bardzo odporna, z tworzywa sztucznego, ze specjalnie wykończoną powierzchnią. Obudowa z gniazdem na korbkę i pierścień pociągowy. Z możliwością przebudowy do obsługi leworęcznej.

ramka z lekkiego metalu, szybkie zwijanie na łożyskach kulkowych oraz przekładana korbka.

Taśma: opatentowany początek taśmy, pokryty **tworz. Flextop**. Taśma powleczone przezroczystym, b. elastycznym tworzywem, które skutecznie zapobiega złamaniu taśmy na jej początku. **Początek pomiaru w punkcie A, szerokość taśmy 13 mm.**

Taśma miernicza ze stali nierdzewnej z hartowanej stali chromowo-niklowej, pokryta przezroczystym lakierem piecowym. Łatwo czytelne liczby i podziałka na drukowanej skali. Elastyczna, odporna na załamania. Z podziałką w cm (pierwsze 20 cm z podziałką milimetrową). Wielk. 20 i 30 w ramce prostej, wielk. 50 / 100 w ramce w kształcie V.

wskazówka:

Inne wersje o długości 100 m albo z podziałką calową, albo początek taśmy typu B / C dostępne na zamówienie.

Opis techniczny

szerokość ramy	120 mm
długość całkowita	280 mm
szerokość taśmy	13 mm

Karta danych

rodzaj początku taśmy	A
długość linki	30 m
Norma	EG II
Kalibracja	G1
Rodzaj produktu	Taśma miernicza

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/464850-30>