


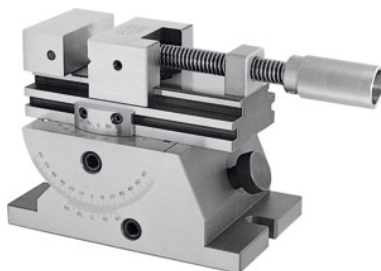

Uniwersalne imadło szlifierskie i kontrolne, szerokość szczęk A: 70mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	363350 70
GTIN	4045197313485
Klasa artykułu	38F

Opis

Wykonanie:

- stal narzędziowa, hartowana i precyzyjnie szlifowana;
- przestawianie wzdłuż 2 osi, obrotowe i wychylne;
- odczyt skali za pomocą noniusza: 3'.

Zastosowanie:

Do wzorcowo dokładnej obróbki i kontroli powierzchni płaskich i kątowych do 46°.

Klasa dokładności:

W zakresie 0,003 mm / 100 mm.

Opis techniczny

wysokość całkowita c	137 mm
zakres obrotu	2×60°
długość całkowita a	180 mm
maksymalny rozstaw b	80 mm
masa	12 kg
szerokość szczęk A	70 mm
wysokość szczęk C	30 mm
szerokość całkowita B	110 mm

Rodzaj produktu

Imadło kontrolne