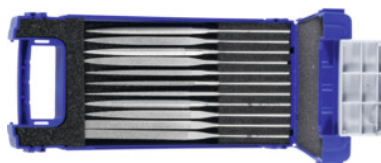


**Pilniki diamentowe, zestaw 11-elementowy, 140 mm,, Uziarnienie: D126 µm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	529350 D126
GTIN	4007220017418
Klasa artykułu	53B

**Opis****Wykonanie:**

Półfabrykaty iglaków z kutej i szlifowanej stali specjalnej. Pilniki diamentowe są pokryte równomierną warstwą proszku diamentowego o jednolitej ziarnistości, związanego galwanicznie. Pokrycie diamentem oraz jego twardość zapewniają bardzo dobrą jakość piłowania. **Długość całkowita pilnika = 140 mm** długość użytkowa = 70 mm, Ø chwytu = 3 mm.

**Zastosowanie:**

Do bardzo dokładnego wykańczania narzędzi skrawających, tłoczników i matryc ze **stali hartowanej albo węglików spiekanych**. Poza tym do obróbki **szkła, ceramiki** itd. Piłować z **małym naciskiem**, zwłaszcza na krawędziach. Duży nacisk nie przyspiesza piłowania <BR/>i szkodzi pilnikowi. Nie daje to lepszych wyników, a szkodzi pilnikowi. Ziarno uniwersalne (pilniki standardowe)

**w dostawie::**

W kasie z tworzywa sztucznego, 11 sztuk: po jednym pilniku o kształcie 1–11 (wszystkie kształty) oraz 1 pilnik płaski, tępy, z zaokrąglonymi krawędziami.

**Wyp. dodatkowe:**

**Szybkowymienne uchwyty** do tych pilników zob. nr 519700.  
oznaczenie ziarnistości: D

**Opis techniczny**

długość całkowita	140 mm
Materiały ściernie	diament

oznaczenie ziarnistości	D
liczba pilników pojedynczych	11
Opakowanie	Pojemnik z tworzywa sztucznego