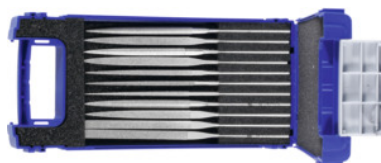


**Pilniki diamentowe, zestaw 11-elementowy, 140 mm,, Uziarnienie: D181 μ m****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	529350 D181
GTIN	4007220017425
Klasa artykułu	53B

Opis**Wykonanie:**

Półfabrykaty iglaków z kutej i szlifowanej stali specjalnej. Pilniki diamentowe są pokryte równomierną warstwą proszku diamentowego o jednolitej ziarnistości, związanego galwanicznie. Pokrycie diamentem oraz jego twardość zapewniają bardzo dobrą jakość piłowania. **Długość całkowita pilnika = 140 mm** długość użytkowa = 70 mm, \varnothing chwytu = 3 mm.

Zastosowanie:

Do bardzo dokładnego wykańczania narzędzi skrawających, tłoczników i matryc ze **stali hartowanej albo węglików spiekanych**. Poza tym do obróbki **szkła, ceramiki** itd. Piłować z **małym naciskiem**, zwłaszcza na krawędziach. Duży nacisk nie przyspiesza piłowania
i szkodzi pilnikowi. Nie daje to lepszych wyników, a szkodzi pilnikowi. Gruboziarnisty

w dostawie::

W kasecie z tworzywa sztucznego,

11 sztuk: po jednym pilniku o kształcie 1–11 (wszystkie kształty) oraz 1 pilnik płaski, tępy, z zaokrąglonymi krawędziami.

Wyp. dodatkowe:

Szybkowymienne uchwyty do tych pilników zob. nr 519700.

oznaczenie ziarnistości: D

Opis techniczny

długość całkowita	140 mm
Materiały ściernie	diament
oznaczenie ziarnistości	D

liczba pilników pojedynczych	11
Opakowanie	Pojemnik z tworzywa sztucznego