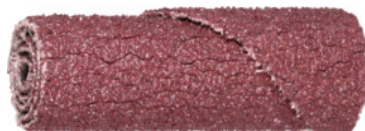


HOLEX®**Opaski ścierne walcowe (A) drobne, Ø zewnętrzna x długość rolek ściernych: 6X38 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	553885 6X38
GTIN	4045197524560
Klasa artykułu	52E

Opis

Wykonanie:

Rolki ścierne są wykonane z nawiniętego płótna ściernego. **Korund zwykły (A)**.
kształt walcowy

Pasuje do :

trzępieni do rolek ściernych 553835.

Pasuje do :

Ø trzępieni x długość całkowita: 3x63

oznaczenie ziarnistości: A

maksymalna prędkość obrotowa: 26000 min⁻¹

Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	26000 min ⁻¹
ziarnistość	150
Ø opasek ściernych	6 mm
długość opaski ściernej	38 mm
ziarnistość	drobne
Materiały ścierne	korund zwykły
oznaczenie ziarnistości	A
kształt opaski ściernej	walcowy

Akcesoria

Trzpienie gumowe do opasek ściernych, chwyt \varnothing 6 mm
uchwyty- \varnothing x długość całkowita 3X63 mm

553835 3X63