


**HOLEX®**

**Tulejki z materiału ściernego (A) ziarno 150 drobne, Ø tulei x szerokość tulei:  
30X20 mm**

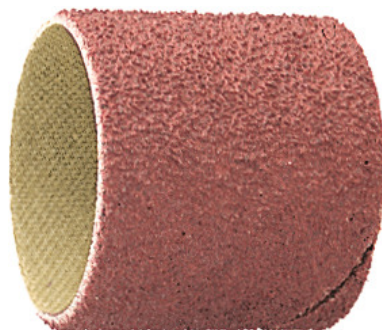

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	553740 30X20
GTIN	4045197240439
Klasa artykułu	52E

## Opis

### Wykonanie:

**Tulejka z materiału ściernego przytrzymywana jest przez walec gumowy rozszerzający się przy wysokich obrotach**. Tulejka może być wykorzystana na całej swej szerokości, nie zsuwa się i łatwo się wymienia (przez przesuwanie wzdłuż rowków). Kompatybilna tylko z systemami nośnymi tulejek z materiału ściernego.

Wytrzymałe na rozrywanie, wiązanie z żywic syntetycznych o dużej wytrzymałości i dobrej przyczepności ziarna; nie nadają się do użytku ze środkami chłodząco-smarującymi.

**korund zwykły (A).**

### Zastosowanie:

Tulejki z materiału ściernego stosowane są do szlifowania powierzchni wymagających mocniejszego nacisku - również na krawędziach.

### Pasuje do :

Trzpieni tulejek z materiału ściernego nr 553600.  
oznaczenie ziarnistości: A

## Opis techniczny

szerokość tulei	20 mm
ziarnistość	150

Ø tulei	30 mm
ziarnistość	drobne
Materiały ściernie	Korund zwykły
oznaczenie ziarnistości	A
kształt tulei	walcowy

## Akcesoria

Trzpienie tulejek z materiału ściernego, rowkowane, chwyt o Ø 6 mm Ø główki x długość główki 30X20 mm	553600 30X20
---	--------------