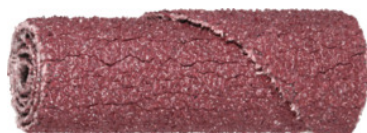


**HOLEX****Opaski ścierne walcowe (A) ziarno 80 średnie, Ø zewnętrzna x długość rolek ściernych: 6X38mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	553880 6X38
GTIN	4045197524522
Klasa artykułu	52E

**Opis****Wykonanie:**

Rolek ścierne są wykonane z nawiniętego płótna ściernego. **Korund zwykły (A)**.  
kształt walcowy

**Pasuje do:**

trzępieni do rolek ściernych 553835.

**Pasuje do:**

Ø trzępieni x długość całkowita: 3x63

**Opis techniczny**

Ø opasek ściernych	6 mm
długość opaski ściernej	38 mm
maksymalna prędkość obrotowa	26000 min <sup>-1</sup>
ziarnistość	80
ziarnistość	średni
Materiały ścierne	Korund zwykły
oznaczenie ziarnistości	A
kształt opaski ściernej	walcowy
Rodzaj produktu	Opaska ścierna

## Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się warunkowo		
INOX	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
drewniane	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		

## Akcesoria

Trzpień gumowy do opasek ściernych, chwyt Ø 6 mm  
uchwyty-Ø×długość całkowita 3X63 mm

553835 3X63