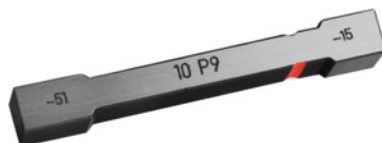


**Sprawdziany graniczne do rowków w wałkach, P9, wymiar nominalny: 18 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 484402 18     |
| GTIN             | 2050001063328 |
| Klasa artykułu   | 48B           |

**Opis****Wykonanie:**

Sprawdziany graniczne do rowków w wałkach, ze stroną przechodnią i nieprzechodnią. Strona przechodnia z **naddatkiem na ścieranie** wg DIN 7164. Korpus sprawdzianu z hartowanej stali. sprawdziany graniczne do rowków w wałkach z **pojemnością P9**.

**Zastosowanie:**

Do kontroli pasowań powierzchni płaskich, np. rowków.

**Norma:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7163**.

Kalibracja: M2

**Opis techniczny**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| wymiar nominalny       | 18 mm          |
| norma                  | DIN 7150-2     |
| norma                  | DIN 7163       |
| norma                  | DIN 7164       |
| pasowanie              | P9             |
| pole tolerancji        | P9             |
| Atrybut nazwy produktu | P9             |
| materiał               | stal hartowana |
| Kalibracja             | M2             |

## Usługi

|   |           |
|---|-----------|
| Kalibracja sprawdzianów tłoczkowych granicznych Ø maks. 20 mm | 018400 20 |
| Kalibracja DAkkS Wymiar pośredni maksymalna Ø 60 mm           | 019620 60 |
| Znakowanie opis laserowy                                      | 018940    |