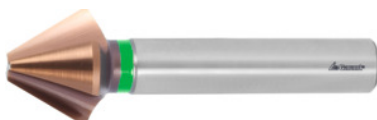


Garant

**Precyzyjne pogłębiacze stożkowe ze zmienną podziałką 60°, TiAlN, Ø-
zewnętrzna: 6,3 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	150815 6,3
GTIN	4045197868053
Klasa artykułu	11M

Opis**Wykonanie:**

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe 60° ze zmienną podziałką.

Specjalna geometria z bardzo zmienną podziałką i odpowiednią obróbką ostrzy. Zaszlifowane promieniowo. Rowki wiórowe szlifowane z pełnego materiału. Nowa, **specjalna powłoka z TiAlN** zapewnia dużą trwałość.

Zalety:

Bardzo spokojna praca w całym procesie pogłębiania. Praca bez karbów zapewnia wysoką dokładność **przy optymalnej trwałości narzędzia.**

Zastosowanie:

Precyzyjne pogłębiacze stożkowe do wykonywania **dokładnych, kołowych pogłębień 60°.**

chłodzenie wewnętrzne: nie

Liczba ostrzy Z: 3

Liczba ostrzy Z: 3

min. Ø pogłębiacza, do otworów od: 1,6 mm

długość całkowita L: 45 mm

Ø chwytu D_s: 5 mm

posuw f w stali < 500 N/mm²: 0,1 mm/obr,

Opis techniczny

min. Ø pogłębiacza, do otworów od	1,6 mm
Ø chwytu D _s	5 mm
posuw f w stali < 500 N/mm ²	0,1 mm/obr,

długość całkowita L	45 mm
Ø zewnętrzna	6,3 mm
Liczba ostrzy Z	3
powłoka	TiAlN
Kąt wierzchołkowy pogłębiacza stożkowego	60 stopni
Materiał ostrza 	HSS
Podziałka ostrzy pogłębiacza	nierówne
norma	DIN 334
chwyt	Chwyt walcowy z tolerancją h9
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Pogłębiacz stopniowy i stożkowy