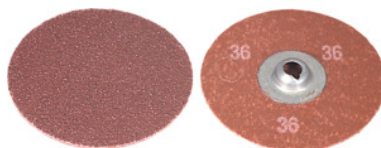


**HOLEX®****Tarcze ścierne (A), Ø 50,8 mm, ziarnistość: 60****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	553950 60
GTIN	4045197331090
Klasa artykułu	52E

**Opis****Wykonanie:**

Optymalne mocowanie tarcz ściernych na talerzu szlifierskim za pomocą systemu szybko mocującego (gwint wewnętrzny). Łatwiejsza i szybka ręczna wymiana krążków, również po intensywnym użytkowaniu.

**Korund normalny (A)** do uniwersalnego zastosowania.

Centralne osadzenie krążka gwarantuje pracę bez wibracji.

**Zastosowanie:**

**Do racjonalnego szlifowania małych powierzchni o różnym ukształtowaniu,** przy produkcji narzędzi, form, modeli, maszyn, aparatów oraz w budowie zbiorników. Obniżka kosztów wielostopniowych procesów roboczych dzięki skróceniu czasów na wymianę narzędzi.

**wskazówka:**

Inne wymiary i ziarnistość - dostawa po uzgodnieniu.

oznaczenie ziarnistości: A

maksymalna prędkość obrotowa: 25000 min<sup>-1</sup>

**Opis techniczny**

ziarnistość	60
Ø tarczy	50,8 mm
Materiały ścierne	Korund zwykły
oznaczenie ziarnistości	A
Atrybut nazwy produktu	Ø 50,8 mm

maksymalna prędkość obrotowa

25000 min<sup>-1</sup>

---

**Akcesoria**Talerze szlifierskie gumowe, Ø chwytu 6 mm półtwarde Ø  
zewnątrzna mm /twardość 50M

553920 50M