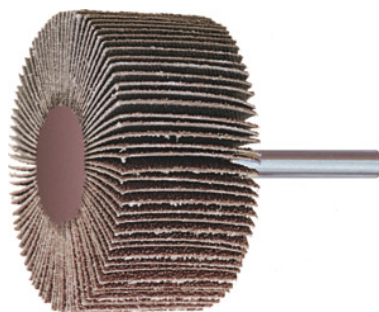


**HOLEX®****Ściernice wachlarzowe, (A), ziarno 60,, Ø główki×szerokość główki: 30X10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554100 30X10
GTIN	4045197235459
Klasa artykułu	52E

**Opis****Wykonanie:**

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.

listki pokryte **korundem zwykłym (A)**.

**Zastosowanie:**

Przede wszystkim do obróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.

oznaczenie ziarnistości: A

Ø chwytu: 6 mm

zalecana prędkość obrotowa: 16000 min<sup>-1</sup>

maksymalna prędkość obrotowa: 25400 min<sup>-1</sup>

**Opis techniczny**

maksymalna prędkość obrotowa	25400 min <sup>-1</sup>
zalecana prędkość obrotowa	16000 min <sup>-1</sup>
ziarnistość	60
szerokość główki	10 mm

Ø chwytu	6 mm
Ø główki	30 mm
Materiały ściernie	ziarna korundu (A)
oznaczenie ziarnistości	A
Atrybut nazwy produktu	ziarno 60,