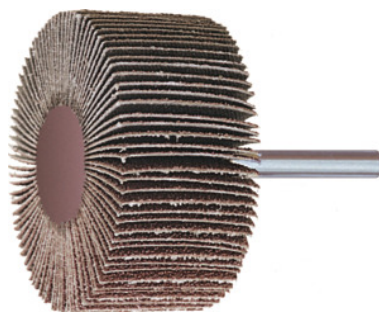


HOLEX®**Ściernice wachlarzowe, (A), ziarno 60,, Ø główki×szerokość główki: 60X40 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	554100 60X40
GTIN	4045197235503
Klasa artykułu	52E

Opis

Wykonanie:

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.

listki pokryte **korundem zwykłym (A)**.

Zastosowanie:

Przede wszystkim do obróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.

oznaczenie ziarnistości: A

Ø chwytu: 6 mm

zalecana prędkość obrotowa: 8000 min⁻¹

maksymalna prędkość obrotowa: 12700 min⁻¹

Opis techniczny

ziarnistość	60
maksymalna prędkość obrotowa	12700 min ⁻¹
szerokość główki	40 mm
zalecana prędkość obrotowa	8000 min ⁻¹

Ø chwytu	6 mm
Ø główki	60 mm
Materiały ściernie	ziarna korundu (A)
oznaczenie ziarnistości	A
Atrybut nazwy produktu	ziarno 60,