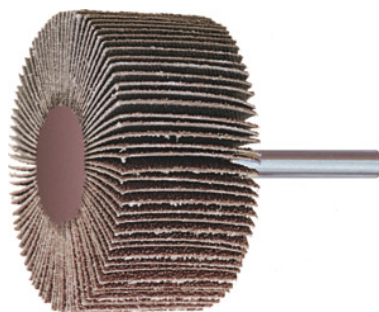


**HOLEX®****Ściernice wachlarzowe, (A), ziarno 60,, Ø główki×szerokość główki: 60X50 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554100 60X50
GTIN	4045197525819
Klasa artykułu	52E

**Opis****Wykonanie:**

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.

listki pokryte **korundem zwykłym (A)**.

**Zastosowanie:**

Przede wszystkim do obróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.

oznaczenie ziarnistości: A

Ø chwytu: 6 mm

zalecana prędkość obrotowa: 8000 min<sup>-1</sup>

maksymalna prędkość obrotowa: 8500 min<sup>-1</sup>

**Opis techniczny**

zalecana prędkość obrotowa	8000 min <sup>-1</sup>
ziarnistość	60
maksymalna prędkość obrotowa	8500 min <sup>-1</sup>
szerokość główki	50 mm

Ø chwytu	6 mm
Ø główki	60 mm
Materiały ściernie	ziarna korundu (A)
oznaczenie ziarnistości	A
Atrybut nazwy produktu	ziarno 60,