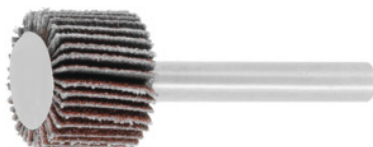


HOLEX®**Ściernice wachlarzowe, (A), ziarno 80,, Ø główki×szerokość główki: 20X10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554200 20X10
GTIN	4045197437198
Klasa artykułu	52E

Opis**Wykonanie:**

Listki ściernicy umieszczone wachlarzowo wokół osi narzędzia.

listki pokryte **korundem zwykłym (A)**.

Zastosowanie:

Przed wszystkim do obróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.

oznaczenie ziarnistości: A

Ø chwytu: 3 mm

zalecana prędkość obrotowa: 20000 min⁻¹

maksymalna prędkość obrotowa: 28000 min⁻¹

Opis techniczny

ziarnistość	80
maksymalna prędkość obrotowa	28000 min ⁻¹
zalecana prędkość obrotowa	20000 min ⁻¹
szerokość główki	10 mm
Ø chwytu	3 mm
Ø główki	20 mm

Materiały ściernie	ziarna korundu (A)
oznaczenie ziarnistości	A
Atrybut nazwy produktu	ziarno 80,