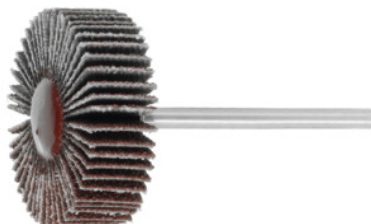


HOLEX®**Ściernice wachlarzowe, (A), ziarno 80,, Ø główki×szerokość główki: 3/30X5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554200 3/30X5
GTIN	4045197679734
Klasa artykułu	52E

Opis**Wykonanie:**

Listki ściernicy umieszczone wachlarzowo wokół osi narzędzia.

listki pokryte **korundem zwykłym (A)**.

Zastosowanie:

Przed wszystkim do obróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.

oznaczenie ziarnistości: A

Ø chwytu: 3 mm

zalecana prędkość obrotowa: 16000 min⁻¹

maksymalna prędkość obrotowa: 18000 min⁻¹

Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	18000 min ⁻¹
ziarnistość	80
zalecana prędkość obrotowa	16000 min ⁻¹
szerokość główki	5 mm
Ø chwytu	3 mm

Ø główki	30 mm
Materiały ściernie	ziarna korundu (A)
oznaczenie ziarnistości	A
Atrybut nazwy produktu	ziarno 80,