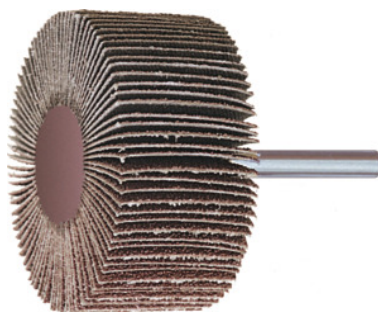


HOLEX®**Ściernice wachlarzowe, (A), ziarno 80,, Ø główki×szerokość główki: 40X20 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	554200 40X20
GTIN	4045197526830
Klasa artykułu	52E

Opis

Wykonanie:

Listki ściernicy umieszczone wachlarzowo wokół osi narzędzia.

listki pokryte **korundem zwykłym (A)**.

Zastosowanie:

Przede wszystkim do obróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.

oznaczenie ziarnistości: A

Ø chwytu: 6 mm

zalecana prędkość obrotowa: 12000 min⁻¹

maksymalna prędkość obrotowa: 19100 min⁻¹

Opis techniczny

szerokość główki	20 mm
maksymalna prędkość obrotowa	19100 min ⁻¹
ziarnistość	80
zalecana prędkość obrotowa	12000 min ⁻¹

Ø chwytu	6 mm
Ø główki	40 mm
Materiały ścierne	ziarna korundu (A)
oznaczenie ziarnistości	A
Atrybut nazwy produktu	ziarno 80,