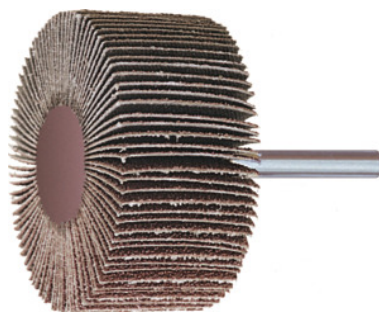


HOLEX®**Ściernice wachlarzowe, (A), ziarno 150,, Ø główki×szerokość główki: 30X5 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	554400 30X5
GTIN	4045197525864
Klasa artykułu	52E

Opis

Wykonanie:

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.

listki pokryte **korundem zwykłym (A)**.

Zastosowanie:

Przede wszystkim do obróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.

oznaczenie ziarnistości: A

Ø chwytu: 6 mm

zalecana prędkość obrotowa: 16000 min⁻¹

maksymalna prędkość obrotowa: 25400 min⁻¹

Opis techniczny

szerokość główki	5 mm
ziarnistość	150
zalecana prędkość obrotowa	16000 min ⁻¹
maksymalna prędkość obrotowa	25400 min ⁻¹

Ø chwytu	6 mm
Ø główki	30 mm
Materiały ściernie	ziarna korundu (A)
oznaczenie ziarnistości	A
Atrybut nazwy produktu	ziarno 150,