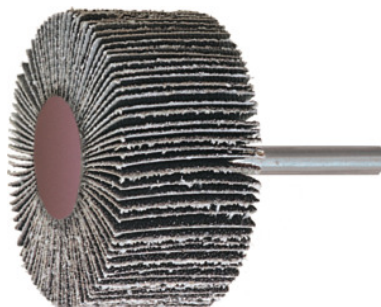


HOLEX**Ściernice wachlarzowe, (SiC), ziarno 60,, Ø główki×szerokość główki:
30X10mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	554650 30X10
GTIN	4045197240965
Klasa artykułu	52E

Opis

Wykonanie:

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.

Listki pokryte **ścierniwem karborundowym (SiC)**. Ø trzpienia 6 mm.

Zastosowanie:

Przede wszystkim do obróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.

Opis techniczny

maksymalna prędkość obrotowa	25400 min ⁻¹
szerokość główki	10 mm
zalecana prędkość obrotowa	16000 min ⁻¹
ziarnistość	60
Ø chwytu	6 mm
Ø główki	30 mm

Materiały ściernie	Karborund (SiC)
oznaczenie ziarnistości	SiC
Atrybut nazwy produktu	ziarno 60,
Rodzaj produktu	Ściernice wachlarzowe,

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się warunkowo		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
kamień	nadaje się warunkowo		
lakiery	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		