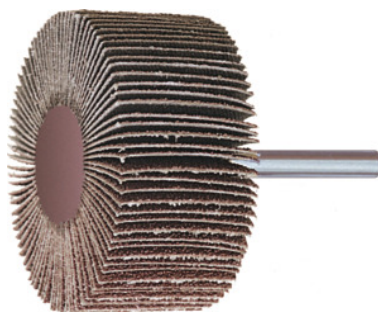


HOLEX®**Ściernice wachlarzowe, (A), ziarno 150,, Ø główki×szerokość główki: 80X50 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554400 80X50
GTIN	4045197240859
Klasa artykułu	52E

Opis**Wykonanie:**

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.

listki pokryte **korundem zwykłym (A)**.

Zastosowanie:

Przede wszystkim do obróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.

oznaczenie ziarnistości: A

Ø chwytu: 6 mm

zalecana prędkość obrotowa: 6000 min⁻¹

maksymalna prędkość obrotowa: 7500 min⁻¹

Opis techniczny

ziarnistość	150
szerokość główki	50 mm
zalecana prędkość obrotowa	6000 min ⁻¹
maksymalna prędkość obrotowa	7500 min ⁻¹

Ø chwytu	6 mm
Ø główki	80 mm
Materiały ściernie	ziarna korundu (A)
oznaczenie ziarnistości	A
Atrybut nazwy produktu	ziarno 150,