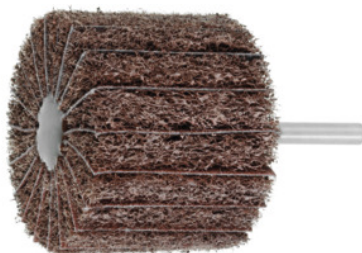


HOLEX®**Ściernice wachlarzowe włóknina / płótno, zgrubny, Ø główki x szerokość główki: 80X50 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554910 80X50
GTIN	4045197241108
Klasa artykułu	52E

Opis**Wykonanie:**

Wachlarzowate rozmieszczenie lamelek wokół osi narzędzia. Kombinacja z płótnem ściernym **wzmacnia efekt ścierny** włókniny. Średnica chwytu 6 mm.

Zastosowanie:

Do usuwania brudu i rdzy z powierzchni metali oraz do matowania stali chromowo-niklowych i innych stali stopowych, jak również metali nieżelaznych.

oznaczenie ziarnistości: A

porównanie ziarnistości: 100 / 80

zalecana prędkość obrotowa: 4000 min⁻¹

maksymalna prędkość obrotowa: 7000 min⁻¹

Opis techniczny

zalecana prędkość obrotowa	4000 min ⁻¹
maksymalna prędkość obrotowa	7000 min ⁻¹
szerokość główki	50 mm
Ø chwytu	6 mm
Ø główki	80 mm

oznaczenie ziarnistości	A
porównanie ziarnistości	100 / 80
ziarnistość	zgrubny
Atrybut nazwy produktu	zgrubny