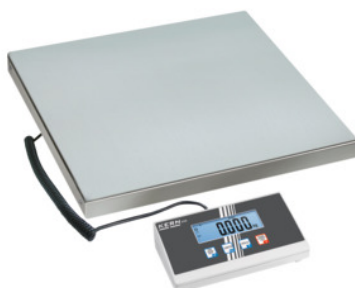


KERN**Wagi platformowe, typ EOB, maks. zakres ważenia: 60 kg**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	479600 60
GTIN	4045761192126
Klasa artykułu	47D

Opis

Wykonanie:

- **solidna waga do ważenia paczek przed wysyłką**
- **bardzo prosta obsługa za pomocą czterech przycisków**
- **moduł wskaz. (obsługi) z wyświetlaczem o cyfrach o wys. 25 mm, połączony z wagą przewodem o dł. 2 m, może być on odłączany od platformy i samodzielnie ustawiany lub montowany**
- **możliwe zasilanie z sieci i z baterii, automatyczne wyłączenie po 3 min.**

w dostawie::

Zasilacz sieciowy i uchwyt ścienny dla wskaźnika.

Wyp. dodatkowe:

6 baterii nr 081561, wielk. LR6, stojak do wskaźnika na zamówienie.

Kalibracja: K2

odczyt: 20 g

powtarzalność: 20 g

wymiary szalki: 315 × 305 mm

szerokość wyświetlacza: 215 mm

głębokość wyświetlacza: 110 mm

wysokość wyświetlacza: 50 mm

Opis techniczny

szerokość wyświetlacza	215 mm
powtarzalność	20 g
głębokość wyświetlacza	110 mm
wymiary szalki	315 × 305 mm
maks. zakres ważenia	0 - 60 kg
oznaczenie producenta	EOB
odczyt	20 g
masa netto	3,8 kg
wysokość wyświetlacza	50 mm
Kalibracja	K2
zasilanie energią	Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii	6
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami	081561 LR6
wysokość cyfr wyświetlacza	25 mm
Rodzaj produktu	Waga platformowa

Usługi

Kalibracja wag maks. zakres ważenia 100 kg	018920 100
Znakowanie opis laserowy Typ	018940

Akcesoria

Baterie alkaliczno-manganowe typ LR6	081556 LR6
Baterie alkaliczno-manganowe wielkość międzynarodowa LR6	081561 LR6