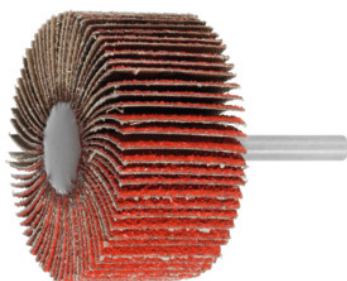


**Ściernice wachlarzowe, (CER), ziarno 60,, Ø główki×szer.: 30X10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554150 30X10
GTIN	4045197882264
Klasa artykułu	51E

**Opis****Wykonanie:**

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.

Ściernica płytkowa z **ziarnem ceramicznym (CER)**.

**Zastosowanie:**

Nadaje się przede wszystkim do szlifowania wykańczającego i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.

oznaczenie ziarnistości: Ceramika

Ø chwytu: 6 mm

zalecana prędkość obrotowa: 16000 min<sup>-1</sup>

maksymalna prędkość obrotowa: 25400 min<sup>-1</sup>

**Opis techniczny**

Ø chwytu	6 mm
Ø główki	30 mm
zalecana prędkość obrotowa	16000 min <sup>-1</sup>
szerokość główki	10 mm

maksymalna prędkość obrotowa	25400 min <sup>-1</sup>
ziarnistość	60
Materiały ściernie	Ziarno ceramiczne (CER)
oznaczenie ziarnistości	Ceramika
Atrybut nazwy produktu	ziarno 60,