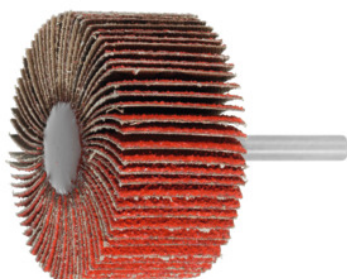


**Ściernice wachlarzowe, (CER), ziarno 60,, Ø główki×szer.: 40X15 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554150 40X15
GTIN	4045197882271
Klasa artykułu	51E

Opis**Wykonanie:**

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.

Ściernica płytkowa z **ziarnem ceramicznym (CER)**.

Zastosowanie:

Nadaje się przede wszystkim do szlifowania wykańczającego i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.

oznaczenie ziarnistości: Ceramika

Ø chwytu: 6 mm

zalecana prędkość obrotowa: 12000 min⁻¹

maksymalna prędkość obrotowa: 19100 min⁻¹

Opis techniczny

ziarnistość	60
zalecana prędkość obrotowa	12000 min ⁻¹
szerokość główki	15 mm
maksymalna prędkość obrotowa	19100 min ⁻¹

Ø główki	40 mm
Ø chwytu	6 mm
Materiały ściernie	Ziarno ceramiczne (CER)
oznaczenie ziarnistości	Ceramika
Atrybut nazwy produktu	ziarno 60,