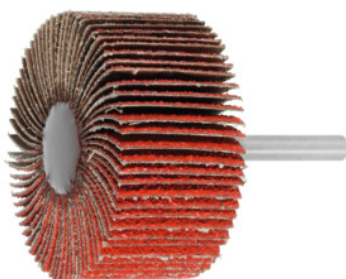


**Ściernice wachlarzowe, (CER), ziarno 60,, Ø główki×szer.: 50X20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554150 50X20
GTIN	4045197882288
Klasa artykułu	51E

Opis**Wykonanie:**

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.

Ściernica płytkowa z **ziarnem ceramicznym (CER)**.

Zastosowanie:

Nadaje się przede wszystkim do szlifowania wykańczającego i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.

oznaczenie ziarnistości: Ceramika

Ø chwytu: 6 mm

zalecana prędkość obrotowa: 9000 min⁻¹

maksymalna prędkość obrotowa: 15300 min⁻¹

Opis techniczny

ziarnistość	60
Ø chwytu	6 mm
maksymalna prędkość obrotowa	15300 min ⁻¹
zalecana prędkość obrotowa	9000 min ⁻¹

Ø główki	50 mm
szerokość główki	20 mm
Materiały ściernie	Ziarno ceramiczne (CER)
oznaczenie ziarnistości	Ceramika
Atrybut nazwy produktu	ziarno 60,