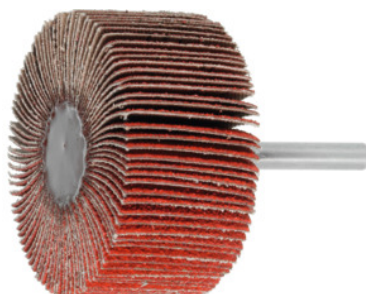


**Garant****Ściernice wachlarzowe, (CER), ziarno 80,, Ø główki×szer.: 50X20mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	554160 50X20
GTIN	4045197882813
Klasa artykułu	51E

**Opis****Wykonanie:**

Listki wachlarza umieszczone wokół osi narzędzia.  
Ściernica płytkowa z **ziarnem ceramicznym (CER)**.

**Zastosowanie:**

Przede wszystkim do pbróbki wykańczającej i polerowania dużych promieni przy produkcji narzędzi i form, przy produkcji zbiorników i instalacji. Listki ściernicy dopasowują się do kształtów obrabianych powierzchni.

**Opis techniczny**

Ø główki	50 mm
ziarnistość	80
maksymalna prędkość obrotowa	15300 min <sup>-1</sup>
Ø chwytu	6 mm
zalecana prędkość obrotowa	9000 min <sup>-1</sup>
szerokość główki	20 mm
Materiały ścierne	Ziarno ceramiczne (CER)

oznaczenie ziarnistości	Ceramika
Atrybut nazwy produktu	ziarno 80,
Rodzaj produktu	Ściernice wachlarzowe,

### Dane użytkownika

	przydatność	V <sub>c</sub>	kod ISO
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo		
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się		
Stal < 67 HRC	nadaje się		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
drewniane	nadaje się		
suchy	nadaje się		