


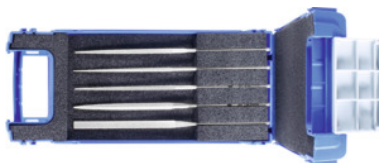

Pilniki diamentowe, zestaw 5-elementowy, 140 mm,, Uziarnienie: D126 µm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	529300 D126
GTIN	4007220017388
Klasa artykułu	53B

Opis

Wykonanie:

Półfabrykaty iglaków z kutej i szlifowanej stali specjalnej. Pilniki diamentowe są pokryte równomierną warstwą proszku diamentowego o jednolitej ziarnistości, związanego galwanicznie. Pokrycie diamentem oraz jego twardość zapewniają bardzo dobrą jakość piłowania. **Długość całkowita pilnika = 140 mm** długość użytkowa = 70 mm, Ø chwytu = 3 mm.

Zastosowanie:

Do bardzo dokładnego wykańczania narzędzi skrawających, tłoczników i matryc ze **stali hartowanej albo węglików spiekanych**.
Poza tym do obróbki **szkła, ceramiki** itd. Piłować z **małym naciskiem**, zwłaszcza na krawędziach. Duży nacisk nie przyspiesza piłowania
i szkodzi pilnikowi. Nie daje to lepszych wyników, a szkodzi pilnikowi. Ziarno uniwersalne (pilniki standardowe)

w dostawie::

W kasecie z tworzywa sztucznego,

5 -częściowy: po jednym pilniku o kształcie 1 - 3 - 4 - 5 - 6.

Wyp. dodatkowe:

Szybkowymienne uchwyty do tych pilników zob. nr 519700.

oznaczenie ziarnistości: D

Opis techniczny

długość całkowita	140 mm
Materiały ściernie	diament
oznaczenie ziarnistości	D

liczba pilników pojedynczych	5
Opakowanie	Pojemnik z tworzywa sztucznego