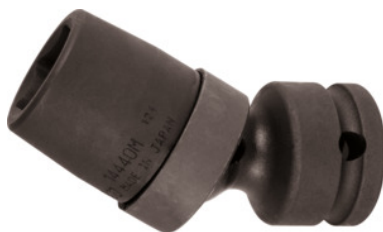


**Koken****Nasadka 6-kątna IMPACT, 1/2 cala z przegubem, rozwartość klucza: 24 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	651215 24
GTIN	4991644357031
Klasa artykułu	63R

**Opis****Wykonanie:**

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

**Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.**

**Zaleta:**

Bezpośrednie wkręcanie w niedostępnych miejscach, bez potrzeby stosowania przegubu Cardana.

**Norma:****DIN 3129****Materiał:**

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 34,5 mm

długość: 73,5 mm

**Opis techniczny**

długość	73,5 mm
Ø po stronie napędu	34,5 mm
rozwartość klucza	24 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny

## Akcesoria

Zestawy zacisków zabezpieczających do nasadek, 1/2 cala, 10 szt., wraz z wyciągaczem typ 4	651790 4
Kołek łączący do nasadek 1/2 cala Øxdługość 3X25 mm	651900 3X25
Pierścień gumowy do nasadek 1/2 cala Ø 30 mm	651800 30