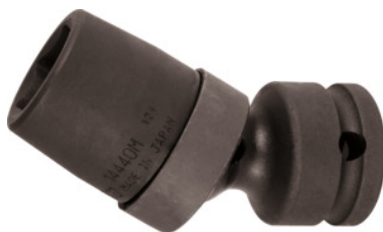


**Nasadka 6-kątna IMPACT, 1/2 cala z przegubem, rozwartość klucza: 19mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	651215 19
GTIN	4991644356980
Klasa artykułu	63R

Opis**Wykonanie:**

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.

Zalety:

Bezpośrednie wkręcanie w niedostępnych miejscach, bez potrzeby stosowania przegubu Cardana.

Norma:

DIN 3129

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

Opis techniczny

rozwartość klucza	19 mm
Ø po stronie napędu	28,2 mm
długość	73,5 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny

Karta danych

nadają się do zastosowania maszynowego

tak

Rodzaj produktu

Klucz nasadowy

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/651215-19>