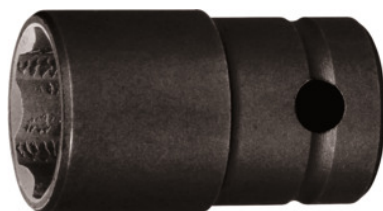


HOLEX®**Nasadka 6-kątna IMPACT, 1/2 cala, cienkościenna Surface Drive, rozwartość klucza: 24 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 651020 24 |
| GTIN | 4045197336477 |
| Klasa artykułu | 62D |

Opis**Wykonanie:**

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

Ze względów bezpieczeństwa mocować koniecznie z odpowiednim kołkiem łączącym i pierścieniem gumowym.

Zaleta:

Profil Surface Drive chwyta boki łbów śrub, nie niszcząc ich krawędzi. Zapobiega to również blokowaniu się nasadki na łbach już uszkodzonych śrub.

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 32 mm

długość: 45 mm

Opis techniczny

| | |
|--|---------|
| Ø po stronie napędu | 32 mm |
| rozwartość klucza | 24 mm |
| długość | 45 mm |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal |

kształt czopu lub gniazda wyjściowego

Klucz nasadowy 6-kątny Surfacedrive

Akcesoria

Kołek łączący do nasadek 1/2 cala Ø×długość 3X25 mm

651900 3X25

Zestawy zacisków zabezpieczających do nasadek, 1/2 cala,
10 szt., wraz z wyciągaczem typ 4

651790 4

Pierścień gumowy do nasadek 1/2 cala Ø 30 mm

651800 30