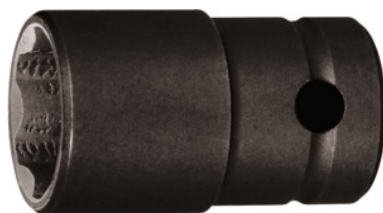


**HOLEX®****Nasadka 6-kątna IMPACT, 1/2 cala, cienkościenna Surface Drive, rozwartość klucza: 13 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	651020 13
GTIN	4045197336385
Klasa artykułu	62D

**Opis****Wykonanie:**

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

**Ze względów bezpieczeństwa mocować koniecznie z odpowiednim kołkiem łączącym i pierścieniem gumowym.**

**Zalety:**

Profil Surface Drive chwyta boki łbów śrub, nie niszcząc ich krawędzi. Zapobiega to również blokowaniu się nasadki na łbach już uszkodzonych śrub.

**Materiał:**

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 19,2 mm

długość: 38 mm

**Opis techniczny**

długość	38 mm
Ø po stronie napędu	19,2 mm
rozwartość klucza	13 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal

kształt czopu lub gniazda wyjściowego

Klucz nasadowy 6-kątny Surfacedrive

---

**Akcesoria**

Kolek łączący do nasadek 1/2 cala Ø×długość 3X20 mm

651900 3X20

Zestawy zacisków zabezpieczających do nasadek, 1/2 cala,  
10 szt., wraz z wyciągaczem typ 3

651790 3

Pierścień gumowy do nasadek 1/2 cala Ø 25 mm

651800 25