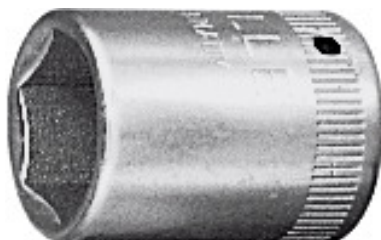


**Nasadka 6-kątna, 1/4 cala, rozwartość klucza: 12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	631000 12
GTIN	4018754000081
Klasa artykułu	63A

**Opis****Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120 D 6,3.

Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Nasadki nie ślizgają się, dzięki czemu nie niszczą łbów śrub i nakrętek. Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne pasowanie. Zaokrąglone krawędzie z profilem **AS-drive**.

**Norma:****DIN 3124-S****Materiał:**

Stal wysokowydajna HPQ®; niełuszcząco chromowana na podłożu niklowym.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Ø po stronie napędu: 16,5 mm

długość: 23 mm

**Opis techniczny**

Ø po stronie napędu	16,5 mm
długość	23 mm
rozwartość klucza	12 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

---

## Akcesoria

Zestaw kluczy nasadowych 1/4"-czterokątnych 33 elem. metryczne / calowe	630661
--	--------

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych QuickRelease, 1/4 cala 22-elem.	630291
---	--------