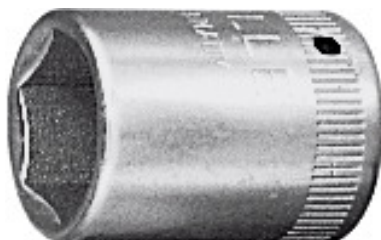


**Nasadka 6-kątna, 1/4 cala, rozwartość klucza: 5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	631000 5
GTIN	4018754000012
Klasa artykułu	63A

Opis**Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120 D 6,3.

Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Nasadki nie ślizgają się, dzięki czemu nie niszczą łbów śrub i nakrętek. Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne pasowanie. Zaokrąglone krawędzie z profilem **AS-drive**.

Norma:**DIN 3124-S****Materiał:**

Stal wysokowydajna HPQ®; niełuszcząco chromowana na podłożu niklowym.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4 cal

Ø po stronie napędu: 7,9 mm

długość: 23 mm

Opis techniczny

długość	23 mm
Ø po stronie napędu	7,9 mm
rozwartość klucza	5 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/4 cal

kształt czopu lub gniazda wyjściowego	do kluczy nasadowych 6-kątnych
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

Akcesoria

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 1/4; 1/2 cala 63-elem.	630021
---	--------

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych QuickRelease, 1/4 cala 22-elem.	630291
---	--------

Zestaw kluczy nasadowych 1/4"-czterokątnych 33 elem. metryczne / calowe	630661
--	--------

Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, czworokąt 1/4; 3/8 cala 48-elem.	630006
---	--------