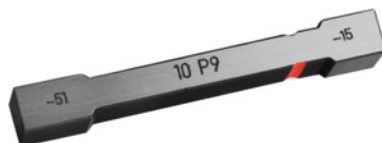


Sprawdziany graniczne do rowków w wałkach, P9, wymiar nominalny: 15 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	484402 15
GTIN	2050001937124
Klasa artykułu	48B

Opis**Wykonanie:**

Sprawdziany graniczne do rowków w wałkach, ze stroną przechodnią i nieprzechodnią. Strona przechodnia z **naddatkiem na ścieranie** wg DIN 7164. Korpus sprawdzianu z hartowanej stali. sprawdziany graniczne do rowków w wałkach z **polem tolerancji P9**.

Zastosowanie:

Do kontroli pasowań powierzchni płaskich, np. rowków.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7163**.

Kalibracja: M2

Opis techniczny

wymiar nominalny	15 mm
norma	DIN 7150-2
norma	DIN 7163
norma	DIN 7164
pasowanie	P9
pole tolerancji	P9
Atrybut nazwy produktu	P9
materiał	stal hartowana
Kalibracja	M2

Usługi

Kalibracja sprawdzianów tłoczkowych granicznych Ø maks. 20 mm	018400 20
Kalibracja DAkkS Wymiar pośredni maksymalna Ø 60 mm	019620 60
Znakowanie opis laserowy	018940