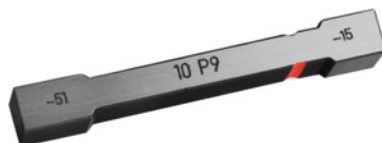


Sprawdziany graniczne do rowków w wałkach, P9, wymiar nominalny: 24 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	484402 24
GTIN	2050001937186
Klasa artykułu	48B

Opis**Wykonanie:**

Sprawdziany graniczne do rowków w wałkach, ze stroną przechodnią i nieprzechodnią. Strona przechodnia z **naddatkiem na ścieranie** wg DIN 7164. Korpus sprawdzianu z hartowanej stali. sprawdziany graniczne do rowków w wałkach z **polem tolerancji P9**.

Zastosowanie:

Do kontroli pasowań powierzchni płaskich, np. rowków.

Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7163**.

Kalibracja: M2

Opis techniczny

wymiar nominalny	24 mm
norma	DIN 7150-2
norma	DIN 7163
norma	DIN 7164
pasowanie	P9
pole tolerancji	P9
Atrybut nazwy produktu	P9
materiał	stal hartowana
Kalibracja	M2

Usługi

Kalibracja sprawdzianów tłoczkowych granicznych \varnothing maks. 60 mm	018400 60
Kalibracja DAkkS Wymiar pośredni maksymalna \varnothing 60 mm	019620 60
Znakowanie opis laserowy	018940