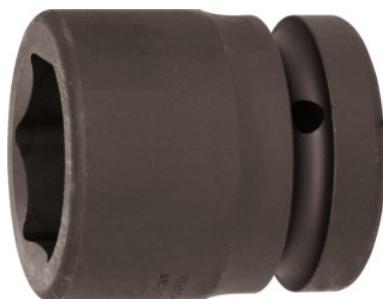


**Koken****Nasadka 6-kątna IMPACT, 1 cal, rozwartość klucza: 41 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	653010 41
GTIN	2050001020406
Klasa artykułu	63R

## Opis

### Wykonanie:

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

**Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.**

### Norma:

**DIN 3129**

### Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

### wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1 cal

Ø po stronie napędu: 62,8 mm

długość: 66 mm

## Opis techniczny

rozwartość klucza	41 mm
długość	66 mm

Ø po stronie napędu	62,8 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny

---

## Akcesoria

Kołek łączący do nasadek 3/4 cala	652900
Pierścień gumowy do nasadek 3/4 cala	652800