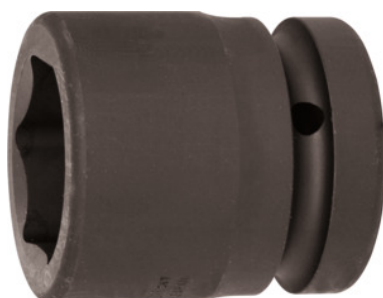


Koken**Nasadka 6-kątna IMPACT, 1 cal, rozwartość klucza: 27 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	653010 27
GTIN	2050001020352
Klasa artykułu	63R

Opis

Wykonanie:

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.

Norma:

DIN 3129

Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1 cal

Ø po stronie napędu: 45,3 mm

długość: 57 mm

Opis techniczny

Ø po stronie napędu	45,3 mm
rozwartość klucza	27 mm

długość	57 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny

Aksesoria

Kołek łączący do nasadek 3/4 cala	652900
Pierścień gumowy do nasadek 3/4 cala	652800