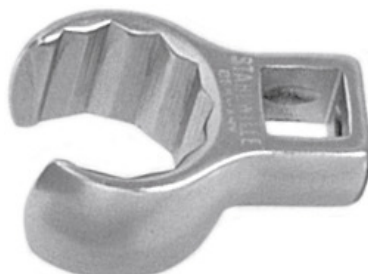


**Klucz pazurowy oczkowe, otwarte, rozwartość klucza: 46 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	612920 46
GTIN	4018754102129
Klasa artykułu	63A

**Opis****Wykonanie:**

Kute matrycowo, główka z gniazdem 4-kątnym do przedłużek, zapadek itp.

**Zastosowanie:**

Do prac w trudno dostępnych miejscach dzięki możliwości łączenia z różnymi narzędziami napędowymi.

**Materiał:**

Chromowa stal stopowa, chromowane krawędzie zaokrąglone.

**wskazówka:**

Pasujące nasadki zob. art. nr 632000–641350 i 655230–657766.

długość L: 77,7 mm

szerokość główki b: 64,2 mm

grubość główki h: 26 mm

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

**Opis techniczny**

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
rozwartość klucza	46 mm
grubość główki h	26 mm
szerokość główki b	64,2 mm

długość L	77,7 mm
kształt, czop lub gniazdo wyjściowe	oczkowe, otwarte
materiał	Chromowa stal stopowa
powierzchnia	chromowane