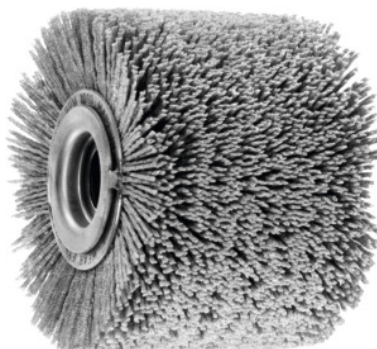


LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Ściernica walcowa do satynowania, nylon ścierny 1,2 mm, SiC 80, Ø 100×70 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	568436
GTIN	4017359204351
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Wymiary: Ø 100×70 mm , otwór uchwyty o Ø 19 mm z podwójnym rowkiem klinowym. szczecina nylonowa **pokryta karborundem** o ziarnistości 80. **Szczególnie elastyczne i dopasowujące się** . Nadają się zwłaszcza do usuwania zadziorów, czyszczenia i szorstkowania powierzchni profilowanych.

Zastosowanie:

Na maszynach do satynowania z zestawem pierścieni dystansowych nr 568439.
oznaczenie ziarnistości: SiC

Opis techniczny

szerokość szczotki	70 mm
Ø otworu	19 mm
wysokość pokrycia	1,2 mm
Ø szczotki D ₁	100 mm
Materiały ściernie	Osadzony karborund (SiC)

oznaczenie ziarnistości	SiC
Atrybut nazwy produktu	Ø 100×70 mm
Rodzaj produktu	Ściernica walcowa do satynowania,

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Al / Mg	nadaje się		
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się		
Stal < 55 HRC	nadaje się		
Stal < 60 HRC	nadaje się warunkowo		
INOX	nadaje się		
Ti	nadaje się warunkowo		
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się		
CuZn	nadaje się		
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym	nadaje się		
drewniane	nadaje się		
lakiery	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		

Akcesoria

Zestaw krążków dystansowych6-elem.	568439
------------------------------------	--------