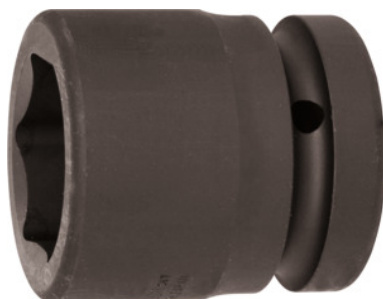


**Koken****Nasadka 6-kątna IMPACT, 1 cal, rozwartość klucza: 55 mm**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	653010 55
GTIN	4991644435395
Klasa artykułu	63R

## Opis

### Wykonanie:

Trwała konstrukcja, przewidziana do zastosowania w elektrycznych albo pneumatycznych wkrętarkach udarowych. Z otworem poprzecznym i rowkiem pierścieniowym do zamocowania 4-kąta wewnętrznego wg DIN 3121.

**Ze względów na bezpieczeństwo mocować, używając zawsze odpowiedniego złącza trzpieniowego i gumowego pierścienia.**

### Norma:

**DIN 3129**

### Materiał:

stal chromowo-wanadowa, czerniona.

### wskazówka:

Inne wielkości i wykonania na zamówienie.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1 cal

Ø po stronie napędu: 80,3 mm

długość: 75 mm

## Opis techniczny

Ø po stronie napędu	80,3 mm
rozwartość klucza	55 mm

długość	75 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Klucz nasadowy 6-kątny

---

## Akcesoria

Pierścień gumowy do nasadek 3/4 cala	652800
Kołek łączący do nasadek 3/4 cala	652900