


**HOLEX®**

**Ściernice walcowe, wachlarzowe, płótno z rozcięciami, Ø 100×100 mm, ziarnistość: 60**

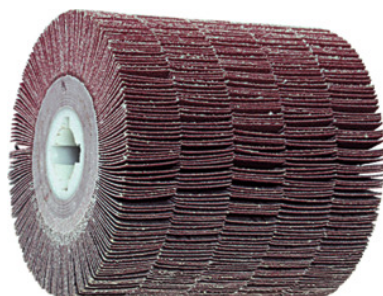

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	568466 60
GTIN	4045197526694
Klasa artykułu	52E

## Opis

### Wykonanie:

**Ułożone wachlarzowo listki z płótna ściernego** wokół osi ściernicy. Standardowe wymiary Ø 100×100 mm lub wykonanie wąskie o Ø 100×50 mm do obróbki małych powierzchni. Otwór mocujący o Ø 19 mm z wieloklinem. Płótno ścierne rowkowane.

Płótno ścierne rowkowane

### Zastosowanie:

do **miękkiego szlifu wzdłużnego** również na powierzchniach nieco wypukłych, szczególnie łatwo się dopasowuje.

### wskazówka:

Do wyrównania szerokości przy wąskich walcach Ø 100×50 mm, użyć zestaw pierścieni dystansowych nr 568439.

oznaczenie ziarnistości: A

zawartość żelaza, siarki i chloru: < 0,1 %

podłoże ścierniwa: płótno

zalecana prędkość obrotowa: 3700 min<sup>-1</sup>

## Opis techniczny

ziarnistość	60
-------------	----

zalecana prędkość obrotowa	3700 min <sup>-1</sup>
podłoże ścierniwa	plótno
oznaczenie ziarnistości	A
zawartość żelaza, siarki i chloru	< 0,1 %
Ø wałka	100 mm
szerokość wałka	100 mm
Atrybut nazwy produktu	Ø 100×100 mm