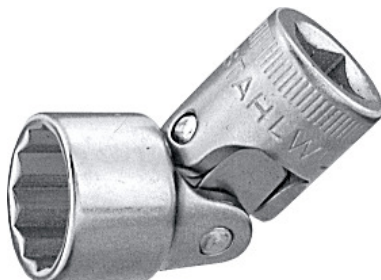


**Nasadka przegubowa, 3/8 cala, rozwartość klucza: 15mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 637400 15     |
| GTIN             | 4018754002511 |
| Klasa artykułu   | 63A           |

**Opis****Wykonanie:**

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby. Czworokąt wewnętrzny wg **DIN 3120**.

Specjalna technologia odkuwania zapewnia optymalny przebieg włókien materiału. Wąskie tolerancje rozwartości kluczy. Profil **AS-drive** Hartowane w oleju, w wyniku czego są pozbawione naprężeń i odkształceń, co zapewnia dokładne pasowanie. Krawędzie zaokrąglone.

**Norma:**

**DIN 3124-L.**

**Materiał:**

Stal wysokowydajna HPQ®; niełuszcząco chromowana na podłożu niklowym.

**Opis techniczny**

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| długość                                | 48,5 mm                 |
| Ø po stronie napędu                    | 20,6 mm                 |
| rozwartość klucza                      | 15 mm                   |
| czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal                 |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego  | Klucz nasadowy 12-kątny |
| Rodzaj produktu                        | Klucz nasadowy          |

