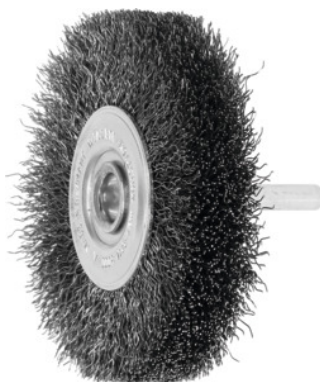


**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Trzpieniowe szczotki druciane drut stalowy, 0,30 mm, Ø szczotki  
D1 x szerokość drutu L1: 80X18 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574000 80X18
GTIN	4017359007204
Klasa artykułu	57L

**Opis****Wykonanie:**

Specjalny drut falisty, Ø trzpienia 6 mm .

**Zastosowanie:**

Do obróbki powierzchni za pomocą szlifierek, wiertarek i giętkich wałków ręcznych. Wysokie obroty zwiększają skuteczność.

Do zdzierania zgorzeliny, rdzy, czyszczenia.

Ø szczotki D<sub>1</sub>: 80 mm

szerokość szczotki: 18 mm

wysokość drutu H<sub>1</sub>: 20 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 15000 min<sup>-1</sup>

**Opis techniczny**

Ø szczotki D <sub>1</sub>	80 mm
wysokość pokrycia	0,3 mm
wysokość drutu H <sub>1</sub>	20 mm

maksymalna prędkość obrotowa	15000 min <sup>-1</sup>
szerokość szczotki	18 mm
Ø chwytu D <sub>s</sub>	6 mm
materiał pokrycia	drut stalowy
splot warkoczowy	falisty
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa