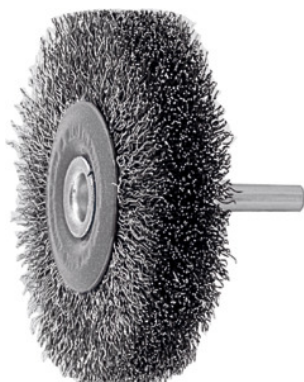


LESSMANN[®]
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Trzpieniowe szczotki druciane drut stalowy, 0,30 mm, Ø szczotki
D1 x szerokość drutu L1: 40X10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574000 40X10
GTIN	4017359037409
Klasa artykułu	57L

Opis**Wykonanie:**

Specjalny drut falisty, Ø trzpienia 6 mm .

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni za pomocą szlifierek, wiertarek i giętkich wałków ręcznych. Wysokie obroty zwiększają skuteczność.

Do zdzierania zgorzeliny, rdzy, czyszczenia.

Ø szczotki D₁: 40 mm

szerokość szczotki: 10 mm

wysokość drutu H₁: 9 mm

maksymalna prędkość obrotowa: 18000 min⁻¹

Opis techniczny

Ø szczotki D ₁	40 mm
wysokość pokrycia	0,3 mm
wysokość drutu H ₁	9 mm

maksymalna prędkość obrotowa	18000 min ⁻¹
szerokość szczotki	10 mm
Ø chwytu D _s	6 mm
materiał pokrycia	drut stalowy
splot warkoczowy	falisty
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa