


## Sprawdzian graniczny do rowków w wałkach z wymiarem pośrednim i pasowaniem ISO., Typ: E

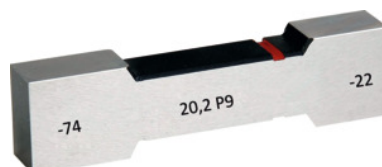

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	484407 E
GTIN	2050001937346
Klasa artykułu	48B

### Opis

#### Wykonanie:

Sprawdzian graniczny do rowków w wałkach z wymiarem pośrednim i pasowaniem ISO np. nr 484407 wielk. **15,8 m6**.

Sprawdzian graniczny do rowków w wałkach ze strona dobrą i stroną odrzutów. Strona dobra z **pomiarem zużycia** wg DIN 7164. Korpus sprawdziany ze stali hartowanej.

Do wymiarów pośrednich albo tolerancji liczbowej.

#### Zastosowanie:

Do sprawdzania spasowania powierzchni, np. nakrętek.

#### Norma:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7163**.

Kalibracja: M2

zakres wyboru wymiaru nominalnego: 17,001 – 20,999 mm

### Opis techniczny

zakres wyboru wymiaru nominalnego	17,001 – 20,999 mm
Kalibracja	M2
Rodzaj produktu	Sprawdzian graniczny do rowków w wałkach

### Usługi

Kalibracja sprawdzianów tłoczkowych granicznych Ø maks. 60 mm	018400 60
Kalibracja DAkKS Wymiar pośredni maksymalna Ø 60 mm	019620 60
Znakowanie opis laserowy Typ	018940