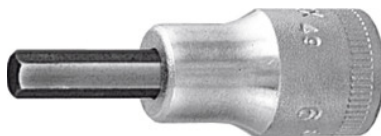


**Nasadka wkrętakowa 6-kątna, 1/2 cala, sześciokąt: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	643200 10
GTIN	4018754006281
Klasa artykułu	63A

**Opis****Wykonanie:**

Pracochłonne, dwuczęściowe wykonanie. Optymalnie hartowany korpus, przenoszący dużą energię napędową. Wąskie tolerancje gniazd 4-kątnych gwarantują pewne zamocowanie na czopie. **DIN 3120.**

**Norma:**

**DIN 7422**

**Materiał:**

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu. Trzpień z materiału odpornego na obciążenia dynamiczne, o wysokiej twardości, niepowlekany.

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2 cal

Ø po stronie napędu: 22,7 mm

długość: 60 mm

**Opis techniczny**

długość	60 mm
sześciokąt	10 mm
Ø po stronie napędu	22,7 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne	1/2 cal
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	wkrętak 6-kątny
Rodzaj produktu	Klucz nasadowy

## Aksesoria

Zestaw wkładek 6-kątnych, czworokąt. 1/2 cala 12-elem. Typ 6	637706 6
Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 1/4; 1/2 cala 63-elem.	630021
Komplet wkładek 6-kątnych, czworokąt. 1/2 cala 10-elem. Liczba zestawów 10	639404 10
Zestaw kluczy nasadowych 1/2"-czterokątnych 31-elem. Typ 6	638016 6
Zestaw kluczy nasadowych 1/2"-czterokątnych 31-elem. Typ 12	638016 12
Zestaw kluczy nasadowych 1/2"-czterokątnych 50-elem.	638610
Zestaw kluczy nasadowych z kluczem oczkowym/płaskim czworokąt, 1/2 cala 47-częściowy	638561
Zestaw kluczy nasadowych 1/2"-czterokątnych 39-elem.	639261